



# 工業平板型電源供應器

PMR 系列

[www.DeltaPSU.com](http://www.DeltaPSU.com)



# 工業平板型電源供應器 PMR 系列

## PMR-320W 系列



## PMR-240W 系列



### 產品特色

- 全球通用交流輸入電壓
- 效率高體積小  
30 mm 低高度機身設計
- 具 IEC 62368-1 及 IEC/EN 60335-1 家用認證，適合工業及家電領域應用
- 寬範圍操作溫度 -30 ~ +70° C  
支援 -40° C 冷啟動
- 低空載損耗設計<sup>1)</sup> 減少系統待機功耗，更加節能環保
- 具主動式 PFC，諧波電流符合 IEC/EN 61000-3-2 Class A and D

\*1) 320W 系列 <0.5W, 240W 系列 <0.3W

## 產品規格


機型	PMR-320W 系列			
輸入電壓	90 - 264V <sub>AC</sub>			
輸出電壓	12V	24V	36V	48V
輸出電流	0 ~ 26.7A	0 ~ 13.4A	0 ~ 8.9A	0 ~ 6.7A
保護	OVP: 鎖定模式 / OCP: 自動恢復模式 / OTP: 鎖定模式			
尺寸 (L x W x H)	215 x 115 x 30mm			
操作溫度	-30° C ~ +70° C (-40° C 冷啟動)			

機型	PMR-240W 系列			
輸入電壓	90 - 264V <sub>AC</sub>			
輸出電壓	12V	24V	36V	48V
輸出電流	0 ~ 20.0A	0 ~ 10.0A	0 ~ 6.7A	0 ~ 5.0A
保護	OVP: 鎖定模式 / OCP: 自動恢復模式 / OTP: 鎖定模式			
尺寸 (L x W x H)	159 x 97 x 30mm			
操作溫度	-30° C ~ +70° C (-40° C 冷啟動)			

## 應用領域



資訊類設備

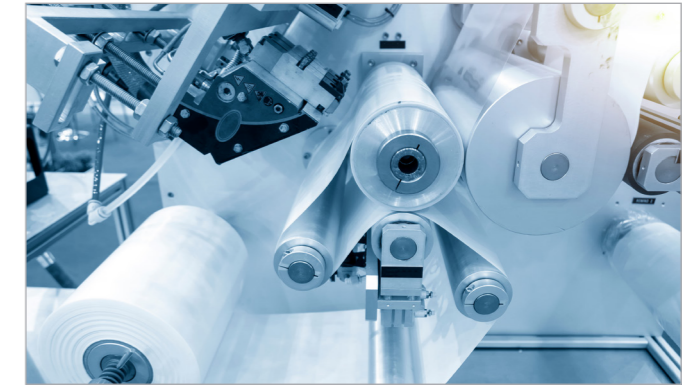

機械自動化



家用設備



工廠自動化



智能櫃



安防監控

## 型號編碼

PM	R	□V	□W	1	A	T
平板型	產品類別 R - 內建 PFC 系列	輸出電壓 12 - 12V 24 - 24V 36 - 36V 48 - 48V	輸出功率 240 - 240W 320 - 320W	單相	家族代碼: A	連接器形式 T - 標準型端子台



**台達電子工業股份有限公司**

32063 桃園市中壢區東園路 16 號

電話：+ 886 3 4526107

信箱：info@deltapsu.com

更多產品訊息 [www.DeltaPSU.com](http://www.DeltaPSU.com)

當地經銷商

